


# Технический паспорт

## T-образная секция 60 A4

Артикульный номер: 7136252

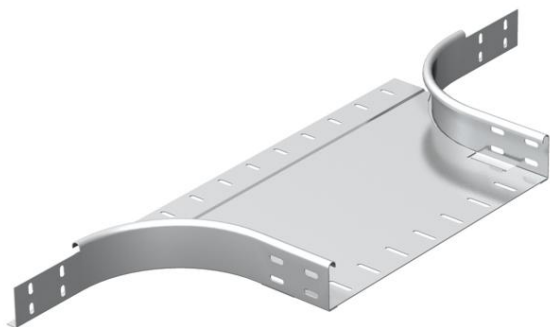

T-образное/крестовое соединение для горизонтального и вертикального монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.  
Детали крепления заказывается отдельно.




**A4** Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

**2B** без обработки, дообработанный

### Исходные данные

Артикульный номер	7136252
Тип	RAA 650 A4
Обозначение 1	T-образ./крестовое соединение
Обозначение 2	круглое исполнение
Производитель	OBO
Размер	60x500
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	255 кг
Единица веса	кг/100 шт.

### Размеры

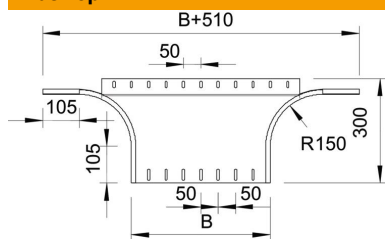

Ширина	500 мм
Ширина	20 in
Высота	60 мм
Высота	2 in
Размер B	500 мм
Размер R	150 мм

# Технический паспорт

Т-образная секция 60 А4

Артикульный номер: 7136252



## Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Без соединителя
Толщина материала пластины дна	1,5 мм
Изменение направления	горизонтальный
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен
Толщина борта	1,25 мм