


# Технический паспорт

## T-образное/крестовое соединение 60 FS

Артикульный номер: 7002416

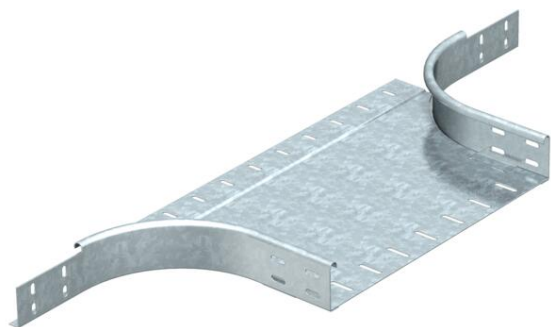

T-образное/крестовое соединение для горизонтального и вертикального монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.  
Детали для крепления заказывается отдельно.




**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	7002416
Тип	RAA 650 FS
Обозначение 1	T-образ./крестовое соединение
Обозначение 2	круглое исполнение
Производитель	OBO
Размер	60x500
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	255 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	7,982 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

### Размеры

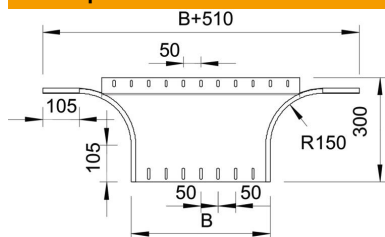

Ширина	500 мм
Ширина	20 in
Высота	60 мм
Высота	2 in
Размер B	500 мм
Размер R	150 мм

# Технический паспорт

T-образное/крестовое соединение 60 FS

Артикульный номер: 7002416



## Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Без соединителя
Повышение живучести конструкции	нет
Толщина материала пластины дна	1,5 мм
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен
Толщина борта	1,25 мм