


Технический паспорт

T-образная секция 60 A4

Артикульный номер: 7136271

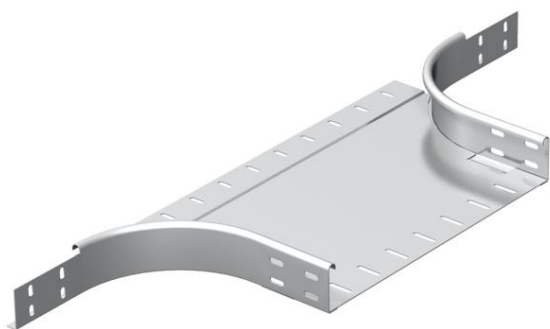

T-образное/крестовое соединение для горизонтального и вертикального монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.
Детали крепления заказывается отдельно.




A4 Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	7136271
Тип	RAA 660 A4
Обозначение 1	T-образ./крестовое соединение
Обозначение 2	круглое исполнение
Производитель	OBO
Размер	60x600
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	285 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

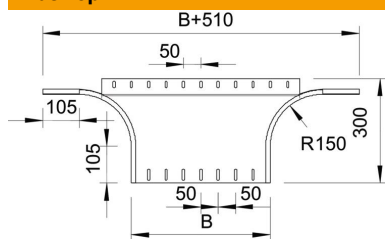

Ширина	600 мм
Ширина	24 in
Высота	60 мм
Высота	2 in
Размер B	600 мм
Размер R	150 мм

Технический паспорт

Т-образная секция 60 А4

Артикульный номер: 7136271



Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Без соединителя
Толщина материала пластины дна	1,5 мм
Изменение направления	горизонтальный
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен
Толщина борта	1,25 мм