


Технический паспорт

T-образная секция 85 FS

Артикульный номер: 7002475

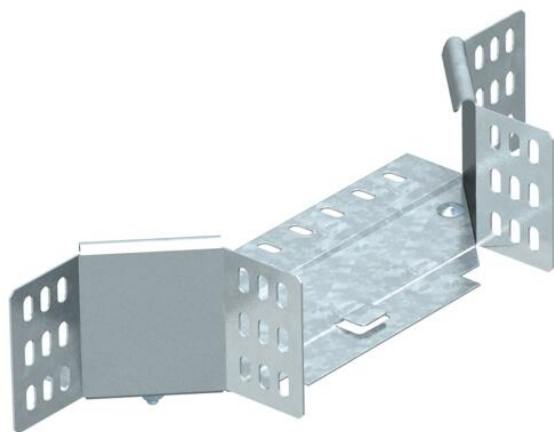

T-образное/крестовое соединение для горизонтального и вертикального монтажа. Для всех типов листовых кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.
Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии.
В комплекте с соответствующими крепежными элементами.




St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7002475
Тип	RAA 810 FS
Обозначение 1	T-образ./крестовое соединение
Обозначение 2	с 2 угловыми соединениями
Производитель	OBO
Размер	85x100
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	40 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

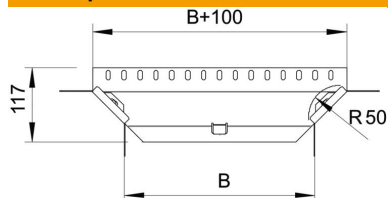

Ширина	100 мм
Ширина	4 in
Высота	85 мм
Высота	3 in
Размер B	100 мм
Размер R	50 мм

Технический паспорт

Т-образная секция 85 FS

Артикульный номер: 7002475



Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Соединитель в комплекте
Повышение живучести конструкции	нет
Толщина материала пластины дна	1 мм
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен
Толщина борта	1,25 мм