


Технический паспорт

Т-образная секция 85 FT

Артикульный номер: 7122213

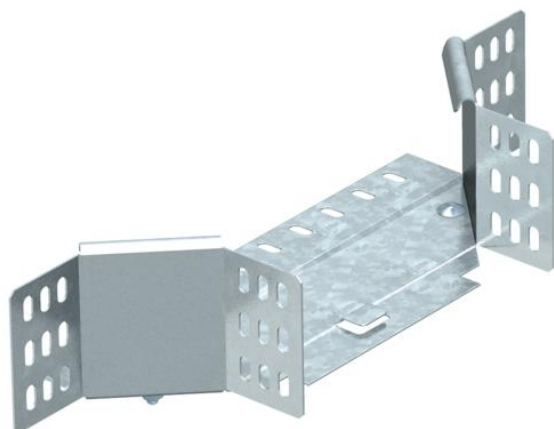

Т-образное/крестовое соединение для горизонтального и вертикального монтажа. Для всех типов листовых кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.
Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии.
В комплекте с соответствующими крепежными элементами.




St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	7122213
Тип	RAA 820 FT
Обозначение 1	Т-образ./крестовое соединение
Обозначение 2	с 2 угловыми соединениями
Производитель	OBO
Размер	85x200
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	50 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

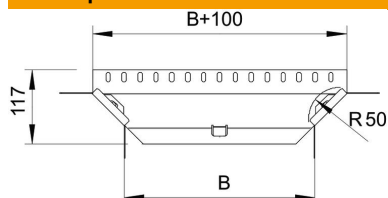

Ширина	200 мм
Ширина	8 in
Высота	85 мм
Высота	3 in
Размер B	200 мм
Размер R	50 мм

Технический паспорт

Т-образная секция 85 FT

Артикульный номер: 7122213



Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Соединитель в комплекте
Повышение живучести конструкции	нет
Толщина материала пластины дна	1 мм
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен
Толщина борта	1,25 мм