


Технический паспорт

T-образная секция 85 FT

Артикульный номер: 7122403

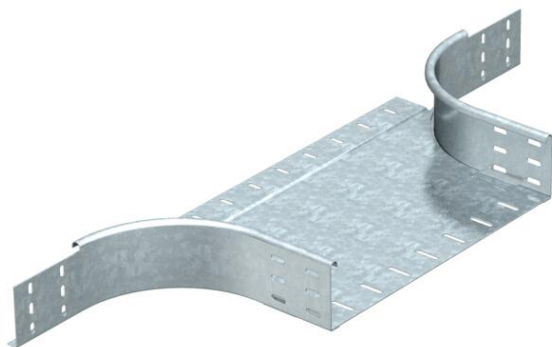

T-образное/крестовое соединение для горизонтального и вертикального монтажа. Для всех типов листовых кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.
Фасонная деталь круглого исполнения. Внутренний радиус фасонной детали составляет 150 мм.
Материал крепления заказывается отдельно.




St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	7122403
Тип	RAA 840 FT
Обозначение 1	T-образ./крестовое соединение
Обозначение 2	круглое исполнение
Производитель	OBO
Размер	85x400
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	250 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

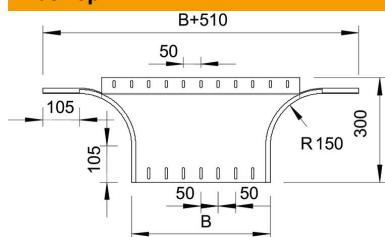

Ширина	400 мм
Ширина	16 in
Высота	85 мм
Высота	3 in
Размер B	400 мм
Размер R	150 мм

Технический паспорт

Т-образная секция 85 FT

Артикульный номер: 7122403



Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Без соединителя
Повышение живучести конструкции	нет
Толщина материала пластины дна	1,5 мм
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен
Толщина борта	1,25 мм