


Технический паспорт

T-образная секция 85 FS

Артикульный номер: 7002572

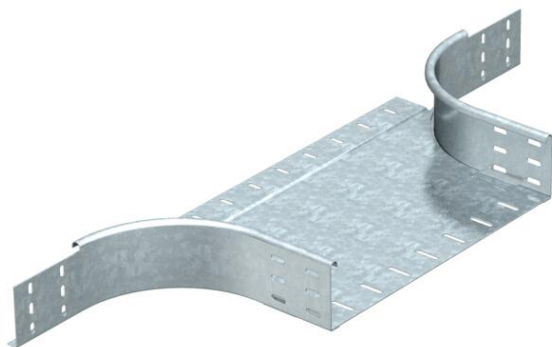

T-образное/крестовое соединение для горизонтального и вертикального монтажа. Для всех типов листовых кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.
Фасонная деталь круглого исполнения. Внутренний радиус фасонной детали составляет 150 мм.
Материал крепления заказывается отдельно.




St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Артикульный номер | 7002572 |
| Тип | RAA 860 FS |
| Обозначение 1 | T-образ./крестовое соединение |
| Обозначение 2 | круглое исполнение |
| Производитель | OBO |
| Размер | 85x600 |
| Материал | Сталь |
| Поверхность | оцинкован конвейерным методом |
| Стандарт поверхности | DIN EN 10346 |
| Минимальная единица продажи | 1 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 295 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |

Размеры

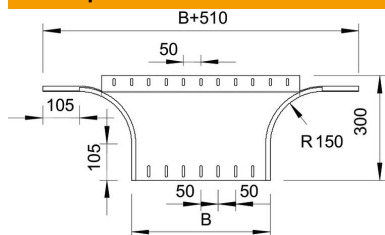

| | |
|----------|--------|
| Ширина | 600 мм |
| Ширина | 24 in |
| Высота | 85 мм |
| Высота | 3 in |
| Размер B | 600 мм |
| Размер R | 150 мм |

Технический паспорт

Т-образная секция 85 FS

Артикульный номер: 7002572



Технические характеристики

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Изгиб (угол) | 90° |
| Конструкция соединителей | Без соединителя |
| Повышение живучести конструкции | нет |
| Толщина материала пластины дна | 1,5 мм |
| Схема расположения отверстий NATO | нет |
| Изменение направления | горизонтальный |
| Нержавеющая сталь, протравленная | нет |
| Конструкция для больших расстояний | нет |
| Вид соединителя кабеленесущей системы | Привинчен |
| Толщина борта | 1,25 мм |