


Технический паспорт

Т-образное/крестовое соединение 85 FT

Артикульный номер: 6042243



Т-образное/крестовое соединение для создания горизонтального или крестообразного ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 85 мм. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек М6. Можно устанавливать как внутри помещения, так и снаружи. Крепежный материал заказывается отдельно.

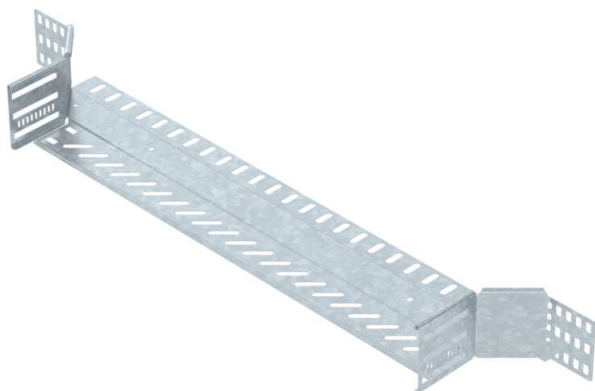

CE UK
CA

St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6042243
Тип	RAA 860 FT
Обозначение 1	Т-образ./крестовое соединение
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	85x600
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	102,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Т-образное/крестовое соединение 85 FT

Артикульный номер: 6042243



Размеры

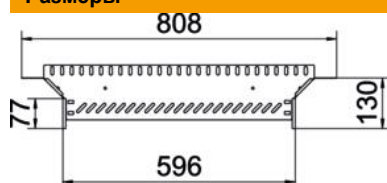

Ширина	600 мм
Высота	85 мм
Толщина листа	1 мм
Размер В	600 мм

Технические характеристики

Ширина ответвления	600 мм
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Толщина материала пластины дна	1 мм
Схема расположения отверстий НАТО	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Диапазон рабочих температур макс.	120 C
Диапазон рабочих температур мин.	-20 C
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	на винтах/на зажимах
Рекомендованное количество винтов	20 Сталь
Толщина борта	1,25 мм