

# Технический паспорт

## Крышка угловой секции 45° FS

Артикульный номер: 6036412



Крышка для фасонной детали 45° для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, используемых внутри помещений, для защиты кабелей от повреждений и грязи. Крепление с помощью предварительно смонтированной задвижки и опорного элемента крышки участка. Подходит для любой высоты боковой стенки. Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.



**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Артикульный номер           | 6036412                       |
| Тип                         | RBD 45 600 FS                 |
| Обозначение 1               | Крышка                        |
| Обозначение 2               | для угловой секции 45°        |
| Производитель               | OBO                           |
| Размер                      | B600mm                        |
| Материал                    | Сталь                         |
| Поверхность                 | оцинкован конвейерным методом |
| Стандарт поверхности        | DIN EN 10346                  |
| Минимальная единица продажи | 1                             |
| Единица расхода             | Шт.                           |
| Масса                       | 160 кг                        |
| Единица веса                | кг/100 шт.                    |


# Технический паспорт

Крышка угловой секции 45° FS

Артикульный номер: 6036412



## Размеры

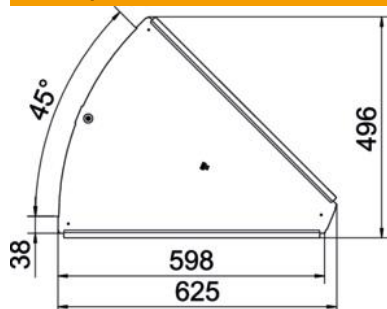

|               |        |
|---------------|--------|
| Длина         | 625 мм |
| Ширина        | 600 мм |
| Толщина листа | 1 мм   |

## Технические характеристики

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Изгиб (угол)                             | 45°                 |
| Количество шпингалетов                   | 1 Сталь             |
| Вид крепления                            | Поворотный фиксатор |
| Повышение живучести конструкции          | нет                 |
| Подходит для проволочного лотка          | нет                 |
| Подходит для кабельных лестничных лотков | нет                 |
| Подходит для кабельного лотка            | да                  |
| Изменение направления                    | горизонтальный      |
| Нержавеющая сталь, протравленная         | нет                 |
| Конец шарнира                            | нет                 |
| Диапазон рабочих температур макс.        | 120 C               |
| Диапазон рабочих температур мин.         | -20 C               |