

Технический паспорт

Крышка угловой секции 90° FS

Артикульный номер: 6036902



Крышка для фасонной детали 90° для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, используемых внутри помещений, для защиты кабелей от повреждений и грязи. Крепление с помощью предварительно смонтированной задвижки и опорного элемента крышки участка. Подходит для любой высоты боковой стенки. Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6036902
Тип	RBD 90 150 FS
Обозначение 1	Крышка
Обозначение 2	для угловой секции 90°
Производитель	OBO
Размер	B150mm
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	25 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крышка угловой секции 90° FS

Артикульный номер: 6036902



Размеры

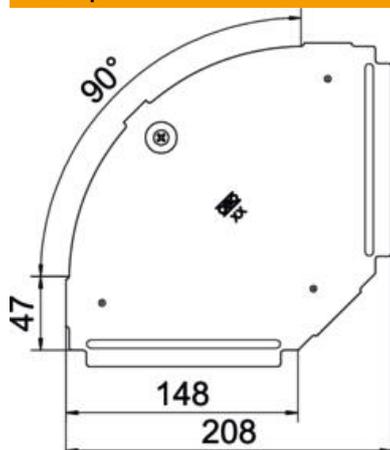

Длина	207 мм
Ширина	150 мм
Толщина листа	0,75 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Количество шпингалетов	1 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет
Диапазон рабочих температур макс.	120 С
Диапазон рабочих температур мин.	-20 С