

Технический паспорт

Крышка угловой секции 90° A2

Артикульный номер: 6036978



Крышка для фасонной детали угловой секции 90° для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, используемых внутри помещений и снаружи, для защиты кабелей от повреждений и грязи. Крепление с помощью предварительно смонтированной задвижки и опорного элемента крышки участка. Подходит для любой высоты боковой стенки. Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6036978
Тип	RBD 90 400 A2
Обозначение 1	Крышка
Обозначение 2	для угловой секции 90°
Производитель	OBO
Размер	B400mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	140 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крышка угловой секции 90° A2

Артикульный номер: 6036978



Размеры

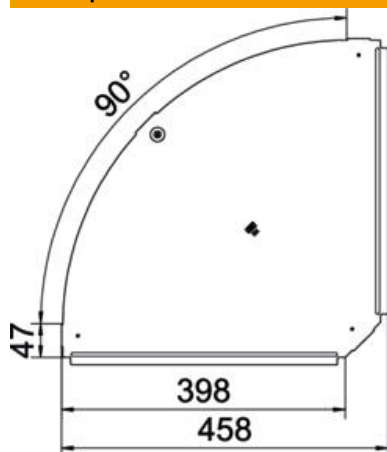

Ширина	400 мм
Толщина листа	1 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Количество шпингалетов	1 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет
Диапазон рабочих температур макс.	120 C
Диапазон рабочих температур мин.	-20 C