

Технический паспорт

Крышка угловой секции 90° FS

Артикульный номер: 6036910



Крышка для фасонной детали 90° для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, используемых внутри помещений, для защиты кабелей от повреждений и грязи. Крепление с помощью предварительно смонтированной задвижки и опорного элемента крышки участка. Подходит для любой высоты боковой стенки. Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.



CE UK
CA

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6036910
Тип	RBD 90 500 FS
Обозначение 1	Крышка
Обозначение 2	для угловой секции 90°
Производитель	ОВО
Размер	B500mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	202 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	8,1568 кг CO2e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крышка угловой секции 90° FS

Артикульный номер: 6036910

OBO
BETTERMANN

Размеры

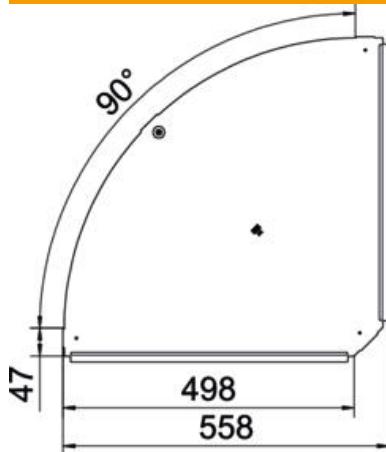

Ширина	500 мм
Толщина листа	1 мм
Размер В	500 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Количество шпингалетов	1 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет
Диапазон рабочих температур макс.	120 С
Диапазон рабочих температур мин.	-20 С