

Технический паспорт

Крышка угловой секции с возможностью регулировки угла A4

Артикульный номер: 6037574



Крышка для фасонной детали угловой секции с возможностью регулировки угла для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, используемых внутри помещений и снаружи, для защиты кабелей от повреждений и грязи. Крепление с помощью предварительно смонтированных задвижек и опорного элемента крышки участка. Подходит для любой высоты боковой стенки.



A4	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6037574
Тип	RBD W 200 A4
Обозначение 1	Крышка
Обозначение 2	для регулируемой угл.секции
Производитель	OBO
Размер	B200mm
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	35 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	3,3512 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крышка угловой секции с возможностью регулировки угла A4

Артикульный номер: 6037574



Размеры

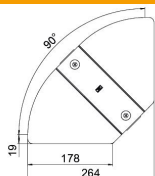

Ширина	200 мм
Толщина листа	0,75 мм
Размер B	200 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	регулируемый
Количество шпингалетов	2 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет
Диапазон рабочих температур макс.	120 C
Диапазон рабочих температур мин.	-20 C