

Технический паспорт

Крышка угловой секции с возможностью регулировки угла A2

Артикульный номер: 6037564



Крышка для фасонной детали угловой секции с возможностью регулировки угла для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, используемых внутри помещений и снаружи, для защиты кабелей от повреждений и грязи. Крепление с помощью предварительно смонтированных задвижек и опорного элемента крышки участка. Подходит для любой высоты боковой стенки.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6037564
Тип	RBD W 300 A2
Обозначение 1	Крышка
Обозначение 2	для регулируемой угл.секции
Производитель	OBO
Размер	B300mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	64 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крышка угловой секции с возможностью регулировки угла A2

Артикульный номер: 6037564



Размеры

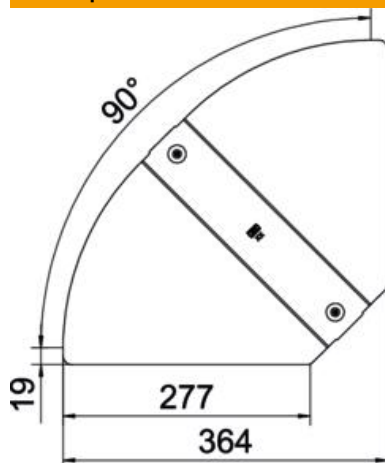

Ширина	300 мм
Толщина листа	0,75 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	регулируемый
Количество шпингалетов	2 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет
Диапазон рабочих температур макс.	120 C
Диапазон рабочих температур мин.	-20 C