


Технический паспорт

Крышка угловой секции с возможностью регулировки угла FS

Артикульный номер: 6037512

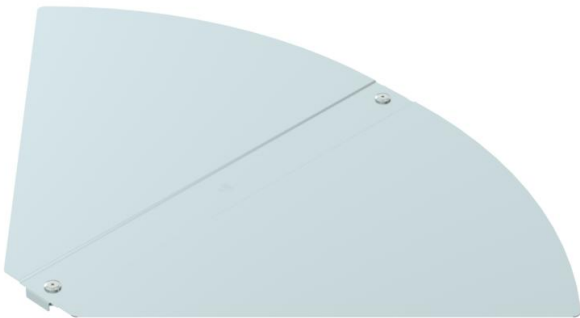

Крышка для фасонной детали угловой секции с возможностью регулировки угла для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, используемых внутри помещений, для защиты кабелей от повреждений и грязи. Крепление с помощью предварительно смонтированных задвижек и опорного элемента крышки участка. Подходит для любой высоты боковой стенки.



- St** Сталь
- FS** оцинкован конвейерным методом

Исходные данные	
Артикульный номер	6037512
Тип	RBD W 600 FS
Обозначение 1	Крышка
Обозначение 2	для регулируемой угл.секции
Производитель	OBO
Размер	B600mm
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	274 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крышка угловой секции с возможностью регулировки угла FS

Артикульный номер: 6037512



Размеры

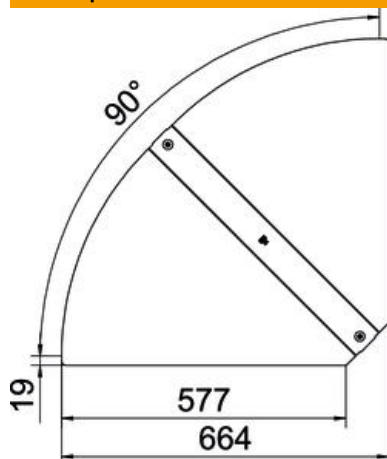

Ширина	600 мм
Толщина листа	1 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	регулируемый
Количество шпингалетов	2 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет
Диапазон рабочих температур макс.	120 C
Диапазон рабочих температур мин.	-20 C