

Технический паспорт

Угловая секция 90° 60 FS

Артикульный номер: 6043096



Горизонтальная угловая секция 90° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм. Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии. В комплекте с соответствующими крепежными элементами.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6043096
Тип	RBL 90 630 FS RU
Обозначение 1	Угловая секция 90°
Обозначение 2	горизонтально
Производитель	OBO
Размер	60x300
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	100 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Угловая секция 90° 60 FS

Артикульный номер: 6043096



Размеры

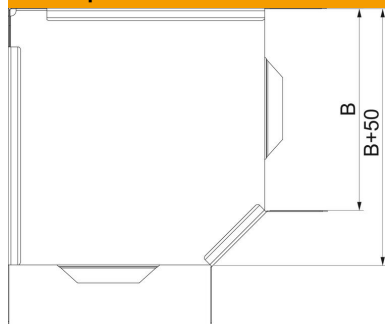

Ширина	300 мм
Высота	60 мм
Толщина листа	0,7 мм
Размер B	300 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Модель	Жесткая угловая секция
Повышение живучести конструкции	нет
Монтажное отверстие в основании	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен