


Технический паспорт

Угловая секция, регулируемая, Magic 110 FT

Артикульный номер: 6040700



Регулируемая угловая секция 0° - 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.

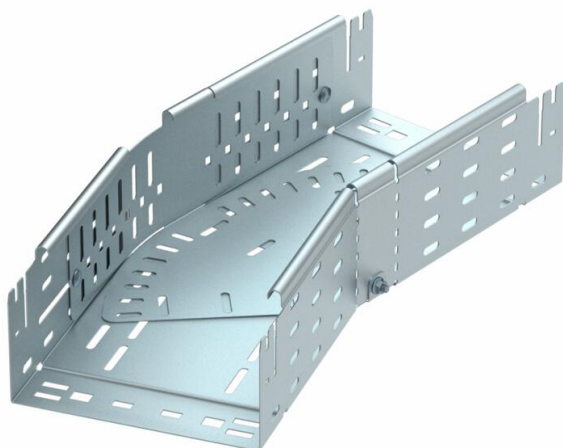

St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6040700
Тип	RBMV 110 FT
Обозначение 1	Регулируемая угловая секция
Обозначение 2	с быстрым соединителем
Производитель	OBO
Размер	110x100
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	117,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Угловая секция, регулируемая, Magic 110 FT

Артикульный номер: 6040700



Размеры



Ширина	100 мм
Высота	110 мм
Толщина листа	1 мм
Размер B	100 мм
Размер L	340 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	регулируемый
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Монтажное отверстие в основании	да
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	да
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием