


Технический паспорт

Угловая секция, регулируемая, Magic 110 FS

Артикульный номер: 6040682



Регулируемая угловая секция 0° - 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.

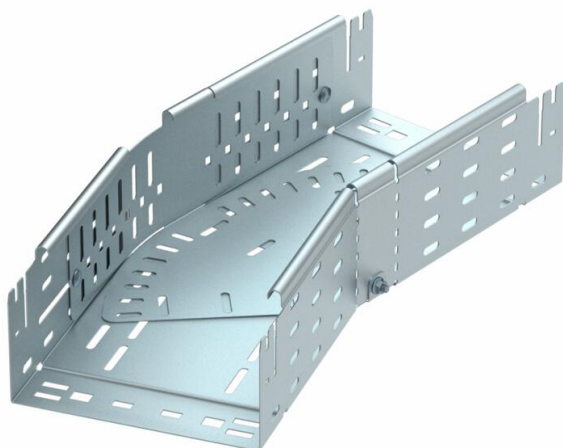

St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6040682
Тип	RBMV 115 FS
Обозначение 1	Регулируемая угловая секция
Обозначение 2	с быстрым соединителем
Производитель	OBO
Размер	110x150
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	152,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Угловая секция, регулируемая, Magic 110 FS

Артикульный номер: 6040682



Размеры



Ширина	150 мм
Высота	110 мм
Толщина листа	1 мм
Размер B	150 мм
Размер L	420 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	регулируемый
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Монтажное отверстие в основании	да
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	да
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием