


Технический паспорт

Угловая секция, регулируемая, Magic 110 FT



Артикульный номер: 6040708

Регулируемая угловая секция 0° - 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.

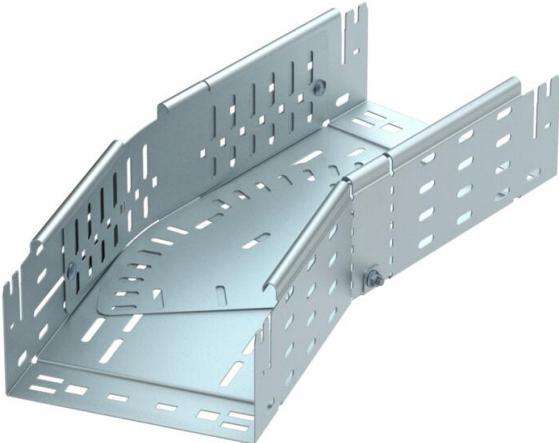

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6040708
Тип	RBMV 140 FT
Обозначение 1	Регулируемая угловая секция
Обозначение 2	с быстрым соединителем
Производитель	OBO
Размер	110x400
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	733,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Угловая секция, регулируемая, Magic 110 FT

Артикульный номер: 6040708



Размеры



Ширина	400 мм
Высота	110 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер В	400 мм
Размер L	820 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	регулируемый
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Монтажное отверстие в основании	да
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	да
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием