


Технический паспорт

Угловая секция, регулируемая, Magic 110 FS

Артикульный номер: 6040690



Регулируемая угловая секция 0° - 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.

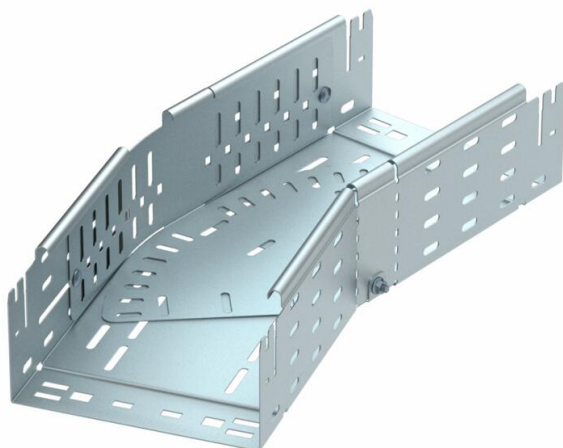

St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6040690
Тип	RBMV 150 FS
Обозначение 1	Регулируемая угловая секция
Обозначение 2	с быстрым соединителем
Производитель	OBO
Размер	110x500
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	1134 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Угловая секция, регулируемая, Magic 110 FS

Артикульный номер: 6040690



Размеры



Ширина	500 мм
Высота	110 мм
Толщина листа	1,5 мм
Размер B	500 мм
Размер L	960 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	регулируемый
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Монтажное отверстие в основании	да
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	да
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием