


Технический паспорт

Угловая секция, регулируемая, Magic 110 FT

Артикульный номер: 6040712



Регулируемая угловая секция 0° - 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.

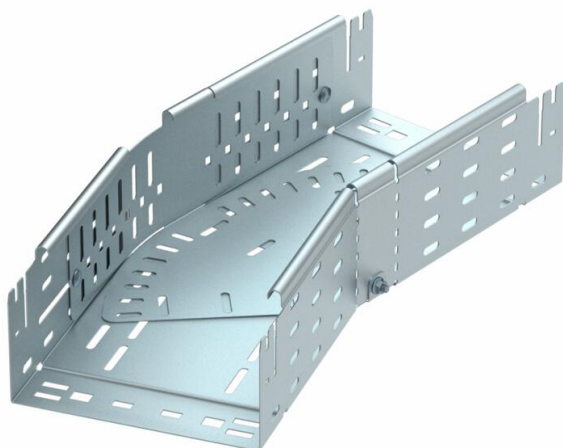

St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6040712
Обозначение 1	Регулируемая угловая секция
Обозначение 2	с быстрым соединителем
Производитель	OBO
Размер	110x600
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	1614,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Угловая секция, регулируемая, Magic 110 FT

Артикульный номер: 6040712



Размеры



Ширина	600 мм
Высота	110 мм
Толщина листа	1,5 мм
Размер B	600 мм
Размер L	1 120 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	регулируемый
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Монтажное отверстие в основании	да
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	да
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием