


Технический паспорт

Угловая секция, регулируемая, Magic 60 FT

Артикульный номер: 6040500



Регулируемая угловая секция 0° - 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.

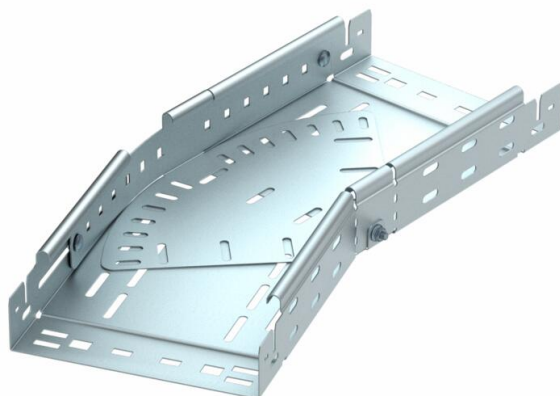

St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6040500
Тип	RBMV 610 FT
Обозначение 1	Регулируемая угловая секция
Обозначение 2	с быстрым соединителем
Производитель	OBO
Размер	60x100
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	83,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Угловая секция, регулируемая, Magic 60 FT

Артикульный номер: 6040500



Размеры

Ширина	100 мм
Ширина	4 in
Высота	60 мм
Высота	2 in
Толщина листа	1 мм
Размер B	100 мм
Размер L	1,11 ft
Размер L	340 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	регулируемый
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	да
Монтажное отверстие в основании	да
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	да
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием