


Технический паспорт

Угловая секция, регулируемая, Magic 60 FT

Артикульный номер: 6040502



Регулируемая угловая секция 0° - 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.

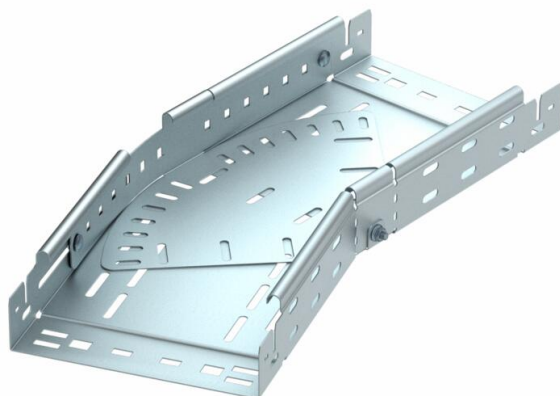

St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6040502
Обозначение 1	Регулируемая угловая секция
Обозначение 2	с быстрым соединителем
Производитель	OBO
Размер	60x150
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	128,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Угловая секция, регулируемая, Magic 60 FT

Артикульный номер: 6040502



Размеры

Ширина	150 мм
Ширина	6 in
Высота	60 мм
Высота	2 in
Толщина листа	1 мм
Размер В	150 мм
Размер L	1,38 ft
Размер L	420 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	регулируемый
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	да
Монтажное отверстие в основании	да
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	да
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием