


Технический паспорт

Угловая секция, регулируемая, Magic 60 A2

Артикульный номер: 6040524



Регулируемая угловая секция 0° - 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.

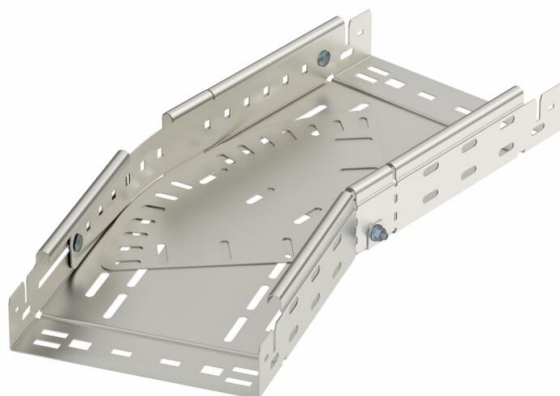

A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6040524
Тип	RBMV 620 A2
Обозначение 1	Регулируемая угловая секция
Обозначение 2	с быстрым соединителем
Производитель	OBO
Размер	60x200
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	шт.
Масса	163,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

Ширина	200 мм
Высота	60 мм
Толщина листа	1 мм
Размер B	200 мм
Размер L	490 мм

Технический паспорт

Угловая секция, регулируемая, Magic 60 A2

Артикульный номер: 6040524



Технические характеристики

Изгиб (угол)	регулируемый
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Монтажное отверстие в основании	да
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	да
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием