


Технический паспорт

Угловая секция, регулируемая, Magic 60 FS

Артикульный номер: 6040488



Регулируемая угловая секция 0° - 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.

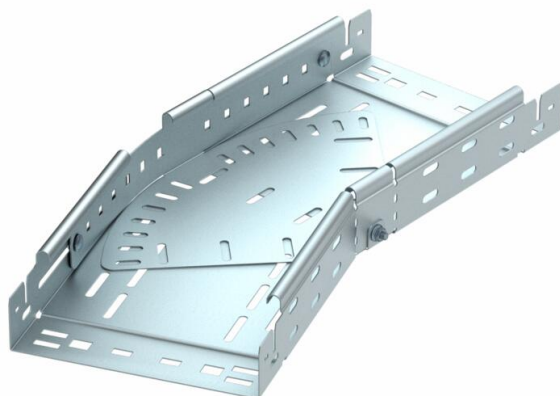

St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6040488
Тип	RBMV 640 FS
Обозначение 1	Регулируемая угловая секция
Обозначение 2	с быстрым соединителем
Производитель	OBO
Размер	60x400
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	578 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	19,2871 кг COe / 1 Шт.

Технический паспорт

Угловая секция, регулируемая, Magic 60 FS

Артикульный номер: 6040488



Размеры

Ширина	400 мм
Ширина	14 in
Высота	60 мм
Высота	2 in
Толщина листа	1,25 мм
Размер В	400 мм
Размер L	2,69 ft
Размер L	820 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	регулируемый
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	да
Монтажное отверстие в основании	да
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	да
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием