


Технический паспорт

Угловая секция, регулируемая, Magic 60 FT

Артикульный номер: 6040508



Регулируемая угловая секция 0° - 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.

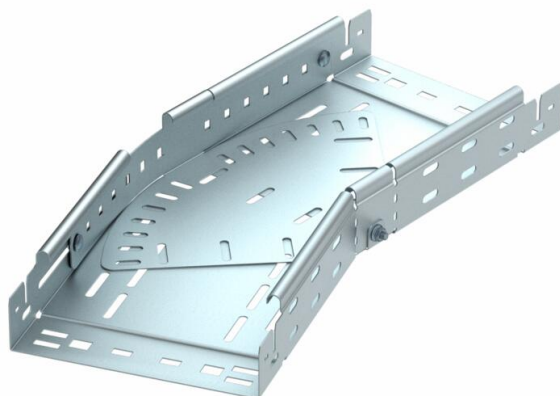

St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6040508
Тип	RBMV 640 FT
Обозначение 1	Регулируемая угловая секция
Обозначение 2	с быстрым соединителем
Производитель	OBO
Размер	60x400
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	614 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Угловая секция, регулируемая, Magic 60 FT

Артикульный номер: 6040508



Размеры

Ширина	400 мм
Ширина	16 in
Высота	60 мм
Высота	2 in
Толщина листа	1,25 мм
Размер В	400 мм
Размер L	2,69 ft
Размер L	820 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	регулируемый
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	да
Монтажное отверстие в основании	да
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	да
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием