


Технический паспорт

Угловая секция, регулируемая, Magic 60 A4

Артикульный номер: 6040552



Регулируемая угловая секция 0° - 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.

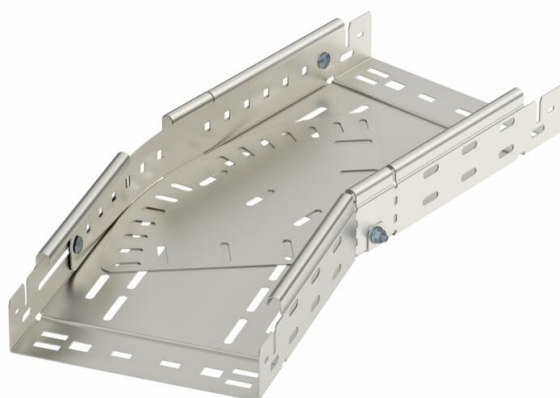

A4 Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6040552
Тип	RBMV 660 A4
Обозначение 1	Регулируемая угловая секция
Обозначение 2	с быстрым соединителем
Производитель	OBO
Размер	60x600
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	шт.
Масса	1346,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

Ширина	600 мм
Высота	60 мм
Толщина листа	1,5 мм
Размер B	600 мм
Размер L	1 120 мм

Технический паспорт

Угловая секция, регулируемая, Magic 60 A4

Артикульный номер: 6040552



Технические характеристики

Изгиб (угол)	регулируемый
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Монтажное отверстие в основании	да
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	да
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием