


Технический паспорт

Угловая секция, регулируемая, Magic 60 FT

Артикульный номер: 6040512



Регулируемая угловая секция 0° - 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.

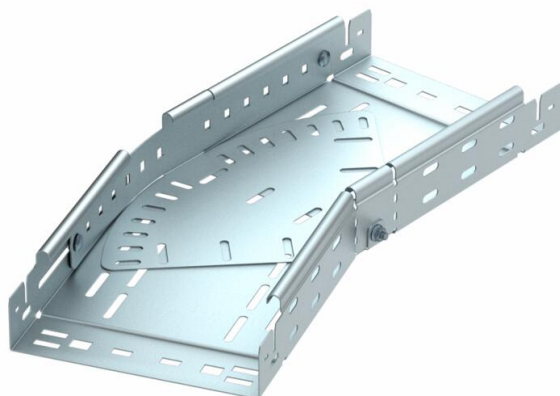

St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6040512
Тип	RBMV 660 FT
Обозначение 1	Регулируемая угловая секция
Обозначение 2	с быстрым соединителем
Производитель	OBO
Размер	60x600
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	1480,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

Ширина	600 мм
Высота	60 мм
Высота	2 in
Толщина листа	1,5 мм
Размер B	600 мм
Размер L	1 120 мм

Технический паспорт

Угловая секция, регулируемая, Magic 60 FT

Артикульный номер: 6040512



Технические характеристики

Изгиб (угол)	регулируемый
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Монтажное отверстие в основании	да
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	да
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием