


Технический паспорт

Угловая секция, регулируемая, Magic 85 FS

Артикульный номер: 6040584



Регулируемая угловая секция 0° - 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.

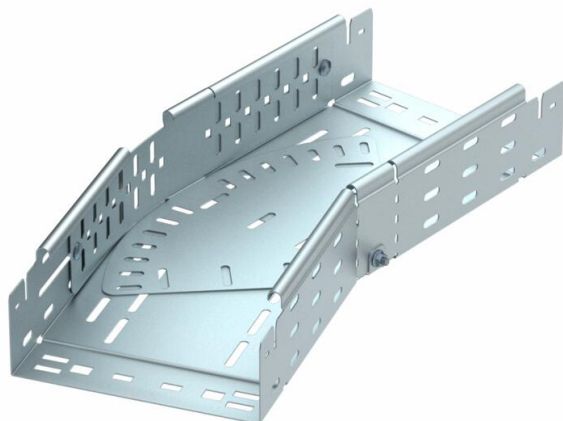

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Артикульный номер | 6040584 |
| Тип | RBMV 820 FS |
| Обозначение 1 | Регулируемая угловая секция |
| Обозначение 2 | с быстрым соединителем |
| Производитель | OBO |
| Размер | 85x200 |
| Материал | Сталь |
| Поверхность | оцинкован конвейерным методом |
| Стандарт поверхности | DIN EN 10346 |
| Минимальная единица продажи | 1 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 185,4 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |

Технический паспорт

Угловая секция, регулируемая, Magic 85 FS

Артикульный номер: 6040584



Размеры



| | |
|---------------|--------|
| Ширина | 200 мм |
| Высота | 85 мм |
| Толщина листа | 1 мм |
| Размер B | 200 мм |
| Размер L | 490 мм |

Технические характеристики

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Изгиб (угол) | регулируемый |
| Конструкция соединителей | Встроенный соединитель |
| Повышение живучести конструкции | нет |
| Монтажное отверстие в основании | да |
| Схема расположения отверстий NATO | нет |
| Изменение направления | горизонтальный |
| Нержавеющая сталь, протравленная | нет |
| Боковая перфорация | да |
| Конструкция для больших расстояний | нет |
| Вид соединителя кабеленесущей системы | Крепление защелкиванием |