


# Технический паспорт

Угловая секция, регулируемая, Magic 85 FT

Артикульный номер: 6040604



Регулируемая угловая секция 0° - 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.

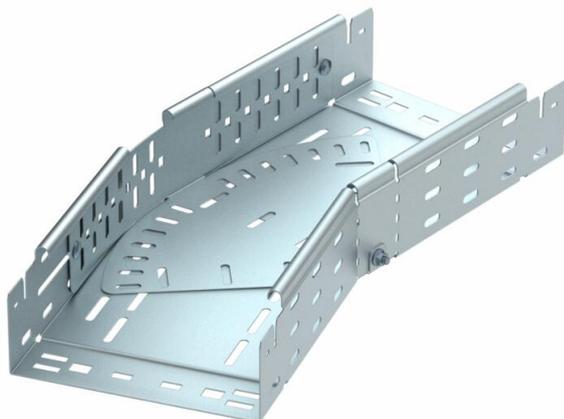

St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

## Исходные данные

Артикульный номер	6040604
Тип	RBMV 820 FT
Обозначение 1	Регулируемая угловая секция
Обозначение 2	с быстрым соединителем
Производитель	OBO
Размер	85x200
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	202,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.

# Технический паспорт

Угловая секция, регулируемая, Magic 85 FT

Артикульный номер: 6040604



## Размеры



Ширина	200 мм
Высота	85 мм
Толщина листа	1 мм
Размер B	200 мм
Размер L	490 мм

## Технические характеристики

Изгиб (угол)	регулируемый
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Монтажное отверстие в основании	да
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	да
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием