


Технический паспорт

Угловая секция, регулируемая, Magic 85 FS

Артикульный номер: 6040588



Регулируемая угловая секция 0° - 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.

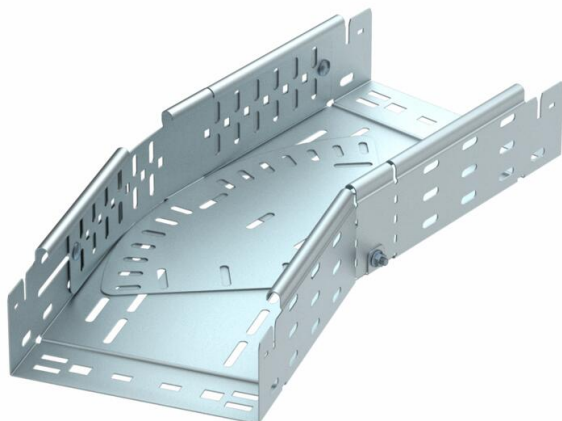

St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6040588
Тип	RBMV 840 FS
Обозначение 1	Регулируемая угловая секция
Обозначение 2	с быстрым соединителем
Производитель	OBO
Размер	85x400
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	505,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Угловая секция, регулируемая, Magic 85 FS

Артикульный номер: 6040588



Размеры



Ширина	400 мм
Высота	85 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	400 мм
Размер L	820 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	регулируемый
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Монтажное отверстие в основании	да
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	да
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием