


Технический паспорт

Угловая секция 45° Magic 110 FT

Артикульный номер: 6041784



Угловая секция 45° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.

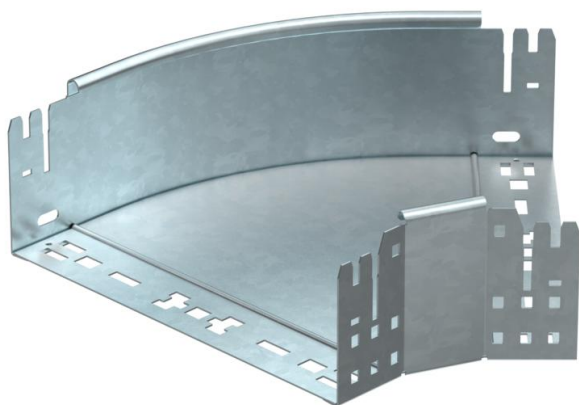

St	Сталь
FT	Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6041784
Тип	RBM 45 130 FT
Обозначение 1	Угловая секция 45°
Обозначение 2	с быстрым соединителем
Производитель	OBO
Размер	110x300
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	167,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Угловая секция 45° Magic 110 FT

Артикульный номер: 6041784



Размеры

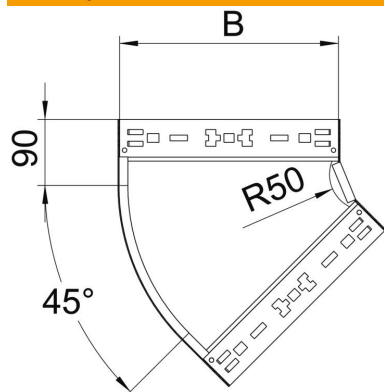

Ширина	300 мм
Высота	110 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	300 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	45°
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Монтажное отверстие в основании	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием