

# Технический паспорт

Угловая секция 45° Magic 35 FS

Артикульный номер: 6041000



Угловая секция 45° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 35 мм.



**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

## Исходные данные

Артикульный номер	6041000
Обозначение 1	Угловая секция 45°
Обозначение 2	с быстрым соединителем
Производитель	OBO
Размер	35x100
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	40,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

Угловая секция 45° Magic 35 FS

Артикульный номер: 6041000



## Размеры

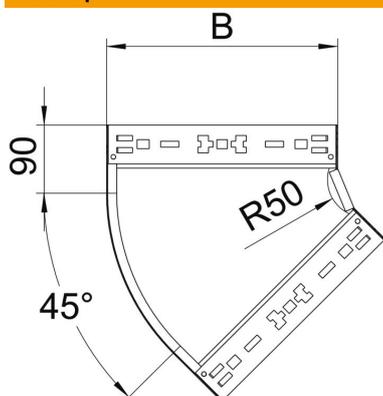

Ширина	100 мм
Ширина	4 in
Высота	35 мм
Высота	1 in
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	100 мм
Размер R	50 мм

## Технические характеристики

Изгиб (угол)	45°
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Монтажное отверстие в основании	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием