


Технический паспорт

Угловая секция 45° Magic 35 FS

Артикульный номер: 6041002



Угловая секция 45° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 35 мм.

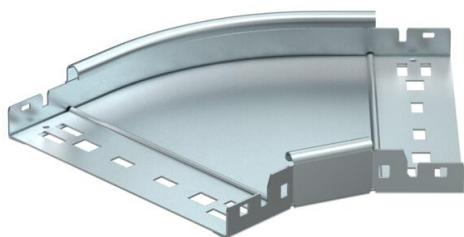

St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6041002
Обозначение 1	Угловая секция 45°
Обозначение 2	с быстрым соединителем
Производитель	OBO
Размер	35x200
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	74,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Угловая секция 45° Magic 35 FS

Артикульный номер: 6041002



Размеры

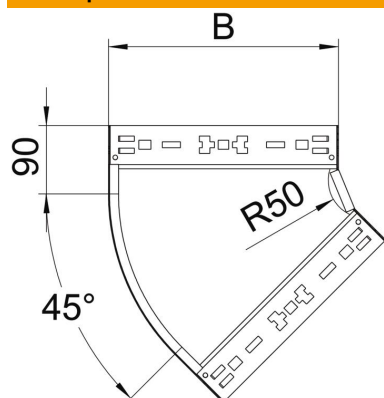

Ширина	200 мм
Ширина	8 in
Высота	35 мм
Высота	1 in
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	200 мм
Размер R	50 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	45°
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Монтажное отверстие в основании	нет
Схема расположения отверстий НАТО	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием