

Технический паспорт

Угловая секция 45° Magic 60 FT

Артикульный номер: 6041068



Угловая секция 45° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6041068
Тип	RBM 45 640 FT
Обозначение 1	Угловая секция 45°
Обозначение 2	с быстрым соединителем
Производитель	OBO
Размер	60x400
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	189,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Угловая секция 45° Magic 60 FT

Артикульный номер: 6041068



Размеры

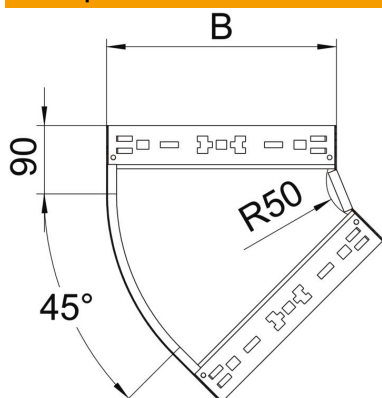

Ширина	400 мм
Ширина	14 in
Высота	60 мм
Высота	2 in
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	400 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	45°
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	да
Монтажное отверстие в основании	нет
Схема расположения отверстий НАТО	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием