

# Технический паспорт

Угловая секция 45° Magic 60 FS

Артикульный номер: 6041050



Угловая секция 45° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

## Исходные данные

Артикульный номер	6041050
Тип	RBM 45 650 FS
Обозначение 1	Угловая секция 45°
Обозначение 2	с быстрым соединителем
Производитель	OBO
Размер	60x500
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	232,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

Угловая секция 45° Magic 60 FS

Артикульный номер: 6041050



## Размеры

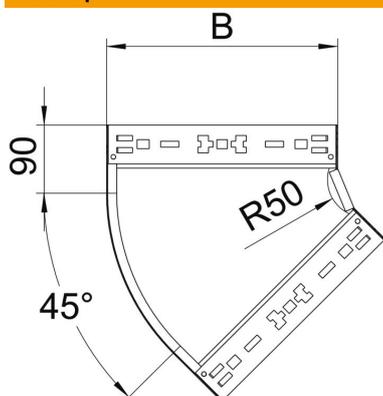

Ширина	500 мм
Ширина	20 in
Высота	60 мм
Высота	2 in
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	500 мм

## Технические характеристики

Изгиб (угол)	45°
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Монтажное отверстие в основании	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием