


Технический паспорт

Угловая секция 45° Magic 85 FT

Артикульный номер: 6041438



Угловая секция 45° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.

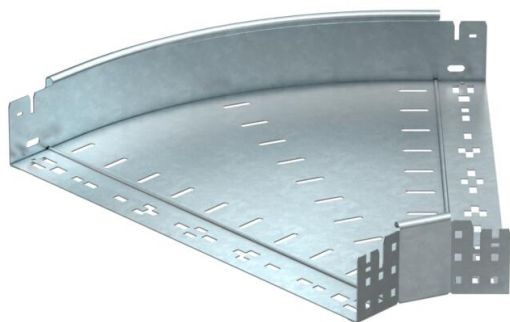

St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6041438
Тип	RBM 45 850 FT
Обозначение 1	Угловая секция 45°
Обозначение 2	с быстрым соединителем
Производитель	OBO
Размер	85x500
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	268,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Угловая секция 45° Magic 85 FT

Артикульный номер: 6041438



Размеры

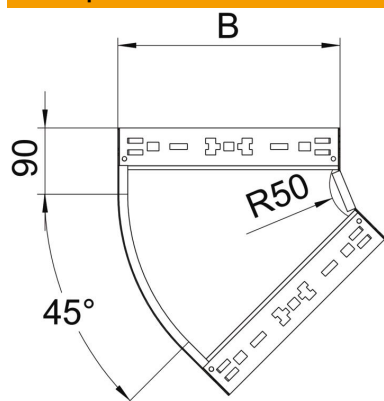

Ширина	500 мм
Высота	85 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	500 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	45°
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Монтажное отверстие в основании	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием