


Технический паспорт

Угловая секция 90° Magic 110 FS

Артикульный номер: 6041840



Угловая секция 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.

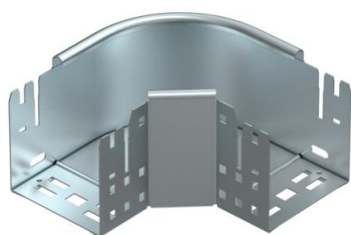

St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6041840
Тип	RBM 90 110 FS
Обозначение 1	Угловая секция 90°
Обозначение 2	с быстрым соединителем
Производитель	OBO
Размер	110x100
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	90,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	3,8919 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Угловая секция 90° Magic 110 FS

Артикульный номер: 6041840



Размеры

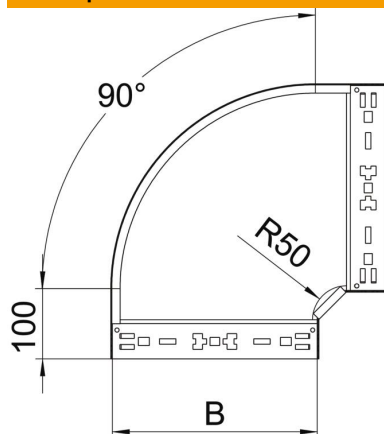

Ширина	100 мм
Высота	110 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	100 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Монтажное отверстие в основании	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием