

# Технический паспорт

Угловая секция 90° Magic 110 FT

Артикульный номер: 6041861



Угловая секция 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.



**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

## Исходные данные

Артикульный номер	6041861
Обозначение 1	Угловая секция 90°
Обозначение 2	с быстрым соединителем
Производитель	OBO
Размер	110x150
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	129,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

Угловая секция 90° Magic 110 FT

Артикульный номер: 6041861



## Размеры

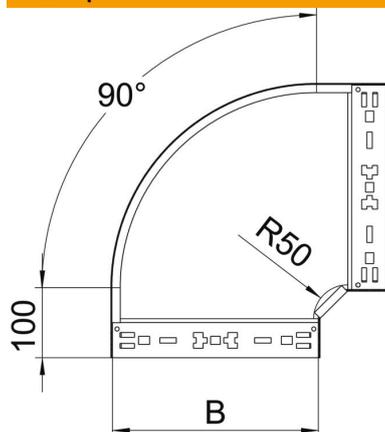

Ширина	150 мм
Высота	110 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	150 мм

## Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Монтажное отверстие в основании	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Диапазон рабочих температур макс.	120 C
Диапазон рабочих температур мин.	-20 C
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием