


Технический паспорт

Угловая секция 90° Magic 110 FS

Артикульный номер: 6041844



Угловая секция 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.

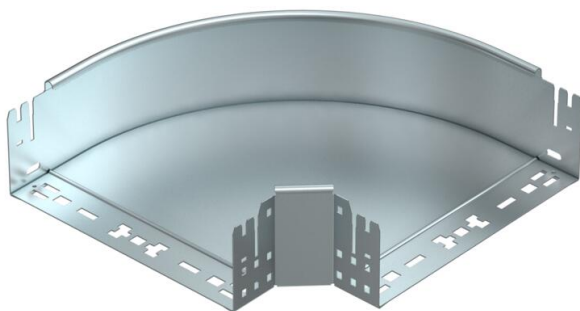

St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6041844
Тип	RBM 90 130 FS
Обозначение 1	Угловая секция 90°
Обозначение 2	с быстрым соединителем
Производитель	OBO
Размер	110x300
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	233,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	7,4931 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Угловая секция 90° Magic 110 FS

Артикульный номер: 6041844



Размеры

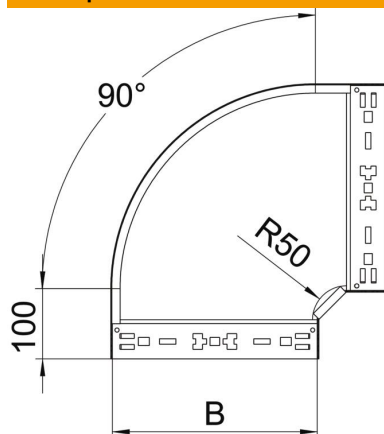

Ширина	300 мм
Высота	110 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	300 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Монтажное отверстие в основании	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием