

Технический паспорт

Угловая секция 90° Magic 35 FS

Артикульный номер: 6041010



Угловая секция 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 35 мм.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6041010
Тип	RBM 90 310 FS
Обозначение 1	Угловая секция 90°
Обозначение 2	с быстрым соединителем
Производитель	OBO
Размер	35x100
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	53,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	2,0244 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Угловая секция 90° Magic 35 FS

Артикульный номер: 6041010



Размеры

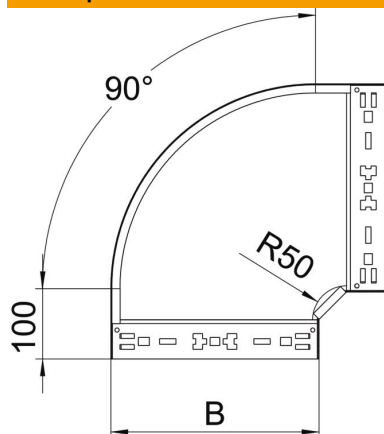

Ширина	100 мм
Ширина	4 in
Высота	35 мм
Высота	1 in
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	100 мм
Размер R	50 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Монтажное отверстие в основании	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием