

Технический паспорт

Угловая секция 90° Magic

Артикульный номер: 6041150



Угловая секция 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6041150
Тип	RBM 90 610 FT
Обозначение 1	Угловая секция 90°
Обозначение 2	с быстрым соединителем
Производитель	OBO
Размер	60x100
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	70,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	2,0772 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Угловая секция 90° Magic

Артикульный номер: 6041150



Размеры

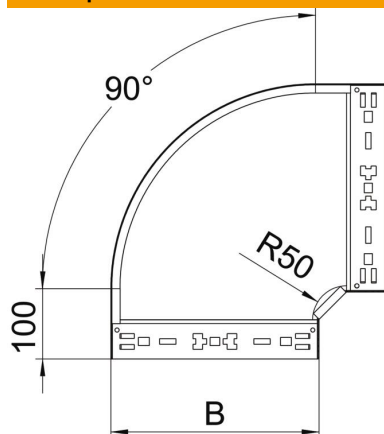

Ширина	100 мм
Ширина	4 in
Высота	60 мм
Высота	2 in
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	100 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Модель	Жесткая угловая секция
Повышение живучести конструкции	да
Монтажное отверстие в основании	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием