

# Технический паспорт

Угловая секция 90° Magic

Артикульный номер: 6041186



Угловая секция 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.



**A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

**2B** без обработки, дообработанный

## Исходные данные

Артикульный номер	6041186
Обозначение 1	Угловая секция 90°
Обозначение 2	с быстрым соединителем
Производитель	OBO
Размер	60x300
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	192,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

Угловая секция 90° Magic

Артикульный номер: 6041186



## Размеры

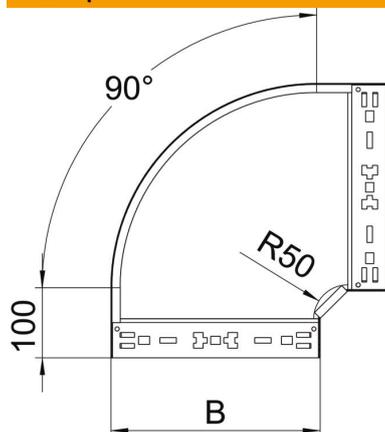

Ширина	300 мм
Высота	60 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	300 мм

## Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Монтажное отверстие в основании	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием