

# Технический паспорт

## Угловая секция 90° Magic 85 FS

Артикульный номер: 6041496



Угловая секция 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Артикульный номер           | 6041496                       |
| Обозначение 1               | Угловая секция 90°            |
| Обозначение 2               | с быстрым соединителем        |
| Производитель               | OBO                           |
| Размер                      | 85x400                        |
| Материал                    | Сталь                         |
| Поверхность                 | оцинкован конвейерным методом |
| Стандарт поверхности        | DIN EN 10346                  |
| Минимальная единица продажи | 1                             |
| Единица расхода             | Шт.                           |
| Масса                       | 299,7 кг                      |
| Единица веса                | кг/100 шт.                    |


# Технический паспорт

Угловая секция 90° Magic 85 FS

Артикульный номер: 6041496



## Размеры

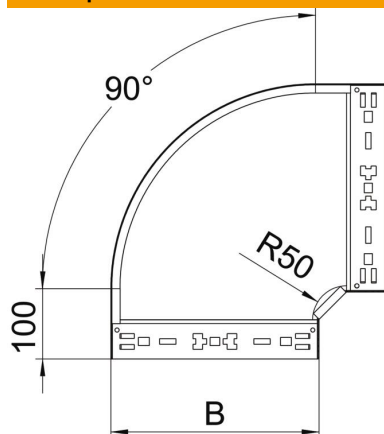

|               |         |
|---------------|---------|
| Ширина        | 400 мм  |
| Высота        | 85 мм   |
| Толщина листа | 1,25 мм |
| Размер B      | 400 мм  |

## Технические характеристики

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Изгиб (угол)                          | 90°                     |
| Конструкция соединителей              | Встроенный соединитель  |
| Повышение живучести конструкции       | нет                     |
| Монтажное отверстие в основании       | нет                     |
| Схема расположения отверстий NATO     | нет                     |
| Изменение направления                 | горизонтальный          |
| Нержавеющая сталь, протравленная      | нет                     |
| Боковая перфорация                    | нет                     |
| Конструкция для больших расстояний    | нет                     |
| Вид соединителя кабеленесущей системы | Крепление защелкиванием |