

Технический паспорт

Угловая секция 90° Magic 85 FT

Артикульный номер: 6041516



Угловая секция 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6041516
Тип	RBM 90 840 FT
Обозначение 1	Угловая секция 90°
Обозначение 2	с быстрым соединителем
Производитель	OBO
Размер	85x400
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	321,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Угловая секция 90° Magic 85 FT

Артикульный номер: 6041516



Размеры

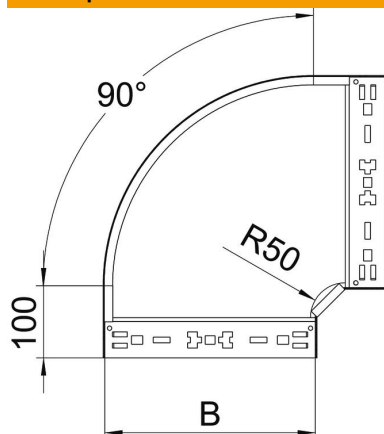

Ширина	400 мм
Высота	85 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	400 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Монтажное отверстие в основании	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием