


Технический паспорт

Угловая секция 90° Magic 85 FS

Артикульный номер: 6041500



Угловая секция 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.

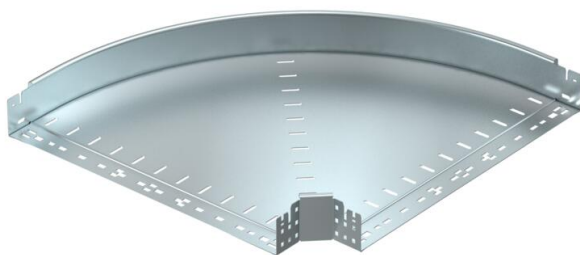

St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6041500
Обозначение 1	Угловая секция 90°
Обозначение 2	с быстрым соединителем
Производитель	OBO
Размер	85x600
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	526,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Угловая секция 90° Magic 85 FS

Артикульный номер: 6041500



Размеры

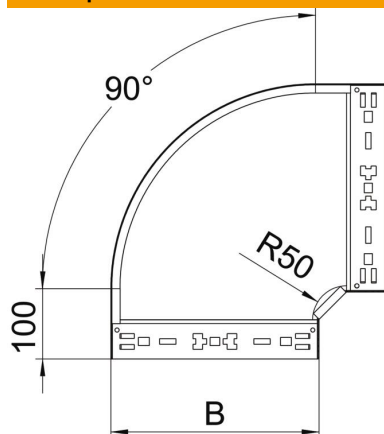

Ширина	600 мм
Высота	85 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер В	600 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Монтажное отверстие в основании	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием