

Технический паспорт

Угловая секция 45° 60 A2

Артикульный номер: 7133235



Неперфорированная горизонтальная угловая секция 45° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм. Неperфорированная фасонная деталь круглого исполнения. Внутренний радиус фасонной детали составляет 150 мм. Материал крепления заказывается отдельно.




A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	7133235
Обозначение 1	Угловая секция 45°
Обозначение 2	неперфорир, кругл конструкция
Производитель	OBO
Размер	60x400
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	300,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

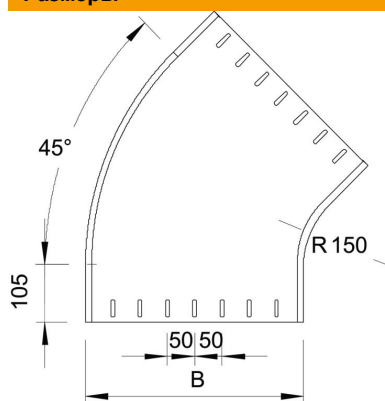

Ширина	400 мм
Ширина	16 in
Высота	60 мм
Высота	2 in
Толщина листа	1,5 мм
Размер B	400 мм
Размер R	150 мм

Технический паспорт

Угловая секция 45° 60 A2

Артикульный номер: 7133235



Технические характеристики

Изгиб (угол)	45°
Конструкция соединителей	Без соединителя
Повышение живучести конструкции	нет
Монтажное отверстие в основании	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен