

# Технический паспорт

Угловая секция 45° 60 А4

Артикульный номер: 7133271



Неперфорированная горизонтальная угловая секция 45° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм. Неperфорированная фасонная деталь круглого исполнения. Внутренний радиус фасонной детали составляет 150 мм. Материал крепления заказывается отдельно.




**A4** Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

**2B** без обработки, дообработанный

## Исходные данные

Артикульный номер	7133271
Обозначение 1	Угловая секция 45°
Обозначение 2	неперфорир, кругл конструкция
Производитель	OBO
Размер	60x400
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	300,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.

## Размеры

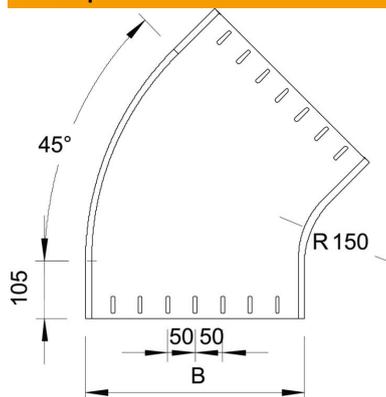

Ширина	400 мм
Ширина	16 in
Высота	60 мм
Высота	2 in
Толщина листа	1,5 мм
Размер B	400 мм
Размер R	150 мм

# Технический паспорт

Угловая секция 45° 60 А4

Артикульный номер: 7133271



## Технические характеристики

Изгиб (угол)	45°
Конструкция соединителей	Без соединителя
Повышение живучести конструкции	нет
Монтажное отверстие в основании	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен