

# Технический паспорт

Угловая секция 90° 60 А4

Артикульный номер: 7134294



Неперфорированная горизонтальная угловая секция 90° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм. Неperфорированная фасонная деталь круглого исполнения. Внутренний радиус фасонной детали составляет 150 мм. Материал крепления заказывается отдельно.




**A4** Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

**2B** без обработки, дообработанный

## Исходные данные

Артикульный номер	7134294
Обозначение 1	Угловая секция 90°
Обозначение 2	неперфорир, кругл конструкция
Производитель	OBO
Размер	60x500
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	610 кг
Единица веса	кг/100 шт.

## Размеры

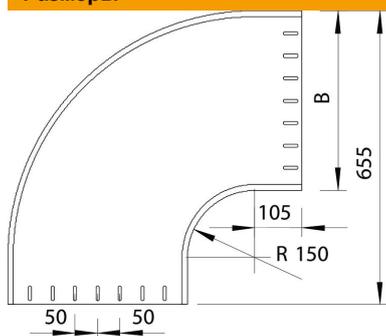

Ширина	500 мм
Ширина	20 in
Высота	60 мм
Высота	2 in
Толщина листа	1,5 мм
Размер B	500 мм
Размер R	150 мм

## Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Без соединителя
Изменение направления	горизонтальный
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен