


Технический паспорт

Вертикальная угловая секция 90°, нисходящая, 35 FS

Артикульный номер: 7007208

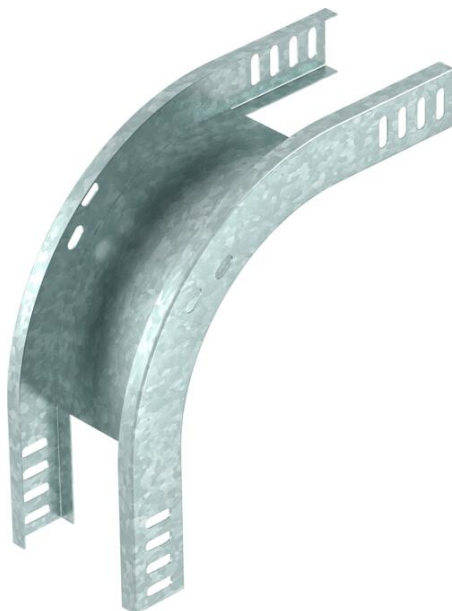

Вертикальная угловая секция 90° нисходящая, для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 35 мм.
Вертикальная угловая секция устанавливается на конце кабельного лотка и фиксируется с помощью болтов. Крепежный материал необходимо заказать отдельно.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7007208
Тип	RBV 315 F FS
Обозначение 1	Вертикал угловая секция 90°
Обозначение 2	нисходящий
Производитель	OBO
Размер	35x150
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	60 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Вертикальная угловая секция 90°, нисходящая, 35 FS

Артикульный номер: 7007208



Размеры

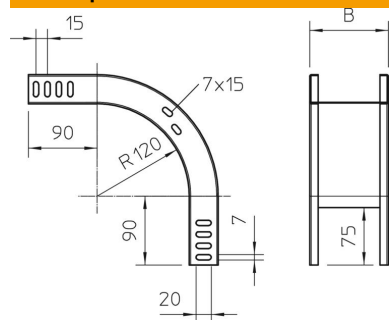

Ширина	150 мм
Ширина	6 in
Высота	35 мм
Высота	1 in
Толщина листа	1 мм
Размер B	150 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Без соединителя
Повышение живучести конструкции	нет
Монтажное отверстие в основании	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	вертикальный нисходящий
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен